

SIEMENS

3SB37 系列 SIGNUM 紧凑型 按钮和指示灯



3SB37 SIGNUM 紧凑型： 简单、多样、安全

SIGNUM 紧凑型执行装置有如下特性：22mm 安装直径，平型的外形设计，坚固的塑料外壳，简单的操作方法，快速的安装方式和螺丝接线方式。

7 种颜色 – 黑、红、绿、兰、黄、白和透明色，并可选配多种铭牌。此外，该系列既有配 BA9s 灯泡的指示灯，也有配高亮度 LED 灯的指示灯。

产品优点：

- 惊人的性能价格比
- 集成 LED 的指示灯
- 简单快速的安装方式
- 多种鲜亮的颜色



3SB37 紧凑型

按钮 *
一组切换触点



订货号:

- 3SB3 758-0AA11
- 3SB3 758-0AA21
- 3SB3 758-0AA31
- 3SB3 758-0AA41
- 3SB3 758-0AA51
- 3SB3 758-0AA61

按钮 *, 保持型(推拉式)
一组切换触点



订货号:

- 3SB3 758-0DA11
- 3SB3 758-0DA21
- 3SB3 758-0DA31
- 3SB3 758-0DA41
- 3SB3 758-0DA51
- 3SB3 758-0DA61



旋钮开关 *, 2 位
保持型, 一组切换触点

订货号:

- 3SB3 758-2KA11

旋钮开关 *, 2 位
瞬动型, 一组切换触点

订货号:

- 3SB3 758-2LA11



安全锁选择开关 *, 2 位
保持型, 一组切换触点

订货号:

- 3SB3 758-4AD01 钥匙取出位置: O
- 3SB3 758-4AD21 钥匙取出位置: I
- 3SB3 758-4AD11 钥匙取出位置: O+I

安全锁选择开关 *, 2 位
瞬动型, 一组切换触点

订货号:

- 3SB3 758-4BD01



* 包装: 每盒 10 只, 订货时以盒为单位

指示灯 *, BA9s, 不带灯泡
直接供电



订货号:

- 3SB3 704-6BA20
- 3SB3 704-6BA30
- 3SB3 704-6BA40
- 3SB3 704-6BA50
- 3SB3 704-6BA60
- 3SB3 704-6BA70

指示灯 *, BA9s, 带 130V 白炽灯泡
操作电压 230/240 V



订货号:

- 3SB3 712-6BA20
- 3SB3 712-6BA30
- 3SB3 712-6BA40
- 3SB3 712-6BA50
- 3SB3 712-6BA60
- 3SB3 712-6BA70

指示灯 *, BA9s, 带 6V 白炽灯泡
带 110-127V/6V 变压器



订货号:

- 3SB3 760-6BA20
- 3SB3 760-6BA30
- 3SB3 760-6BA40
- 3SB3 760-6BA50
- 3SB3 760-6BA60
- 3SB3 760-6BA70

带 230-240V/6V 变压器

订货号:

- 3SB3 762-6BA20
- 3SB3 762-6BA30
- 3SB3 762-6BA40
- 3SB3 762-6BA50
- 3SB3 762-6BA60
- 3SB3 762-6BA70

指示灯 *
带集成的 LED 24V DC



订货号:

- 3SB3 744-6BA20
- 3SB3 744-6BA30
- 3SB3 744-6BA40
- 3SB3 744-6BA50
- 3SB3 744-6BA60
- 3SB3 744-6BA70

指示灯 *
带集成的 LED 110V AC



订货号:

- 3SB3 748-6BA20
- 3SB3 748-6BA30
- 3SB3 748-6BA40
- 3SB3 748-6BA50
- 3SB3 748-6BA60
- 3SB3 748-6BA70

指示灯 *
带集成的 LED 230V AC




订货号:

- 3SB3 752-6BA20
- 3SB3 752-6BA30
- 3SB3 752-6BA40
- 3SB3 752-6BA50
- 3SB3 752-6BA60
- 3SB3 752-6BA70


* 包装: 每盒 10 只, 订货时以盒为单位

外形尺寸:


安装尺寸:

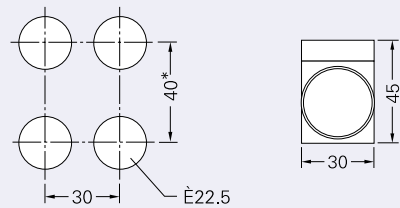


按钮

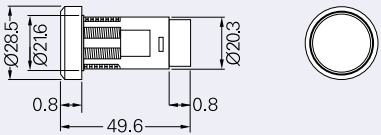


旋钮开关

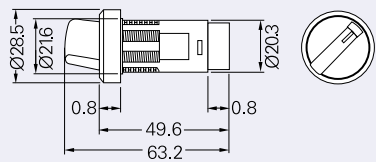


安全锁选择开关

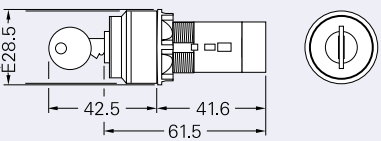

指示灯

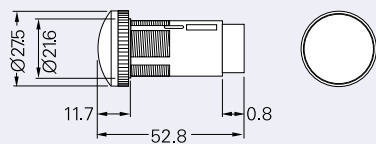

变压器

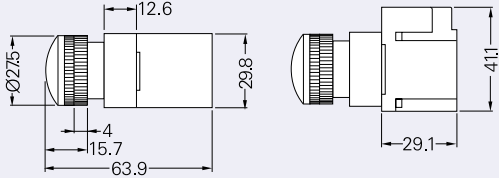

* 变压器: 距离 50mm
背板: 距离 45mm

技术参数:

标准		IEC 60947-5-1	
额定绝缘电压 Ui		Ui=250V	
机械寿命		500,000 次	
瞬动型按钮		100,000 周期	
保持型按钮		200,000 次	
选择开关			
电气寿命 (根据 IEC 60 947-5-1)		AC-15 230V/2 A/460VA	DC-13 24V/1A/24W
次数		8.000	20.000
认证		UL 和 CSA; CE	
操作环境温度	°C	-25...+40	
防护等级		IP 40(符合 IEC 60529)	
导线截面积	mm ²	带接线端子的绞线	2 × 1 ~ 1.5mm ²
	mm ²	实心线	2 × 1 ~ 1.5mm ²
		不带接线端子的绞线	2 × 0.5 ~ 1.5mm ²
触点类型		NO/NC, 根据 EN 50013 (适用于触点)	

附件

	订货号	名称	包装单位
	3SB3 796-0BA	接线端防触摸保护罩	10
	3SB3 796-0BB	安装工具	1
	3SB3 796-0BC	防旋转件	10
	3SB3 796-0BD	盘面紧固件	10
	3SB3 796-0AA	白炽灯, BA9s 6V, 2W	10
	3SB3 796-0AB	白炽灯, BA9s 12V, 2W	10
	3SB3 796-0AC	白炽灯, BA9s 24V, 2W	10
	3SB3 796-0AD	白炽灯, BA9s 130V, 2.6W	10
	3SB3 797-0AA	背板牌	10
	3SB3 798-1AA	不带铭文的铭牌	10
		以下是带铭文的铭牌	
	3SB3 798-1EB	ON	10
	3SB3 798-1EC	OFF	10
	3SB3 798-1ED	UP	10
	3SB3 798-1EE	Down	10
	3SB3 798-1EF	Forward	10
	3SB3 798-1EG	Reverse	10
	3SB3 798-1EH	Right	10
	3SB3 798-1EJ	Left	10
	3SB3 798-1EK	Stop	10
	3SB3 798-1EP	Open	10
	3SB3 798-1EQ	Close	10
	3SB3 798-1EW	Fault	10
	3SB3 798-1EU	Man Auto	10
	3SB3 798-1EL	Start	10

西门子(中国)有限公司
低压控制产品与系统部

北京
北京市朝阳区望京中环南路 7 号
邮政信箱: 8543
邮政编码: 100102
电话: (010) 6472 1888
传真: (010) 6472 9570

沈阳
辽宁省沈阳市和平区南京北街 206 号
沈阳城市广场写字楼第二座 14-15 层
邮政编码: 110001
电话: (024) 2334 1110
传真: (024) 2334 1125

上海
上海市浦东新区浦东大道 1 号
中国船舶大厦 7-11 楼
邮政编码: 200120
电话: (021) 5888 2000
传真: (021) 5878 4401

成都
四川省成都市人民南路二段 18 号
川信大厦 18/17 楼
邮政编码: 610016
电话: (028) 619 9499
传真: (028) 619 9355

广州
广东省广州市先烈中路 69 号
东山广场 16-17 层
邮政编码: 510095
电话: (020) 8732 0088
传真: (020) 8732 0121

www.ad.siemens.com.cn

如有改动, 恕不事先通知

西门子(中国)有限公司

订货号: E20001-A4870-C200-X-5D00
242-905074-11015

